

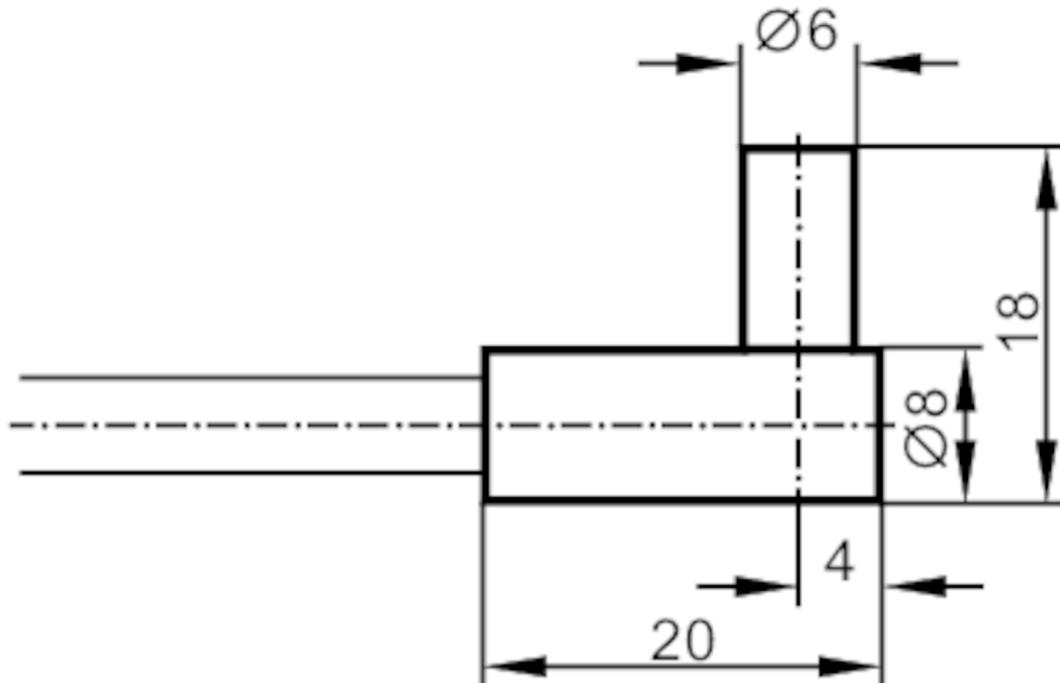
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R6/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20581

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

ErfassungsbereichReichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OIF**OIF**

Reichweite Fiberoptik [mm] 300

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Gesamtlänge [mm] 1000

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff PVC

E20329



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R6/1M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück