


## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-R6/4m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

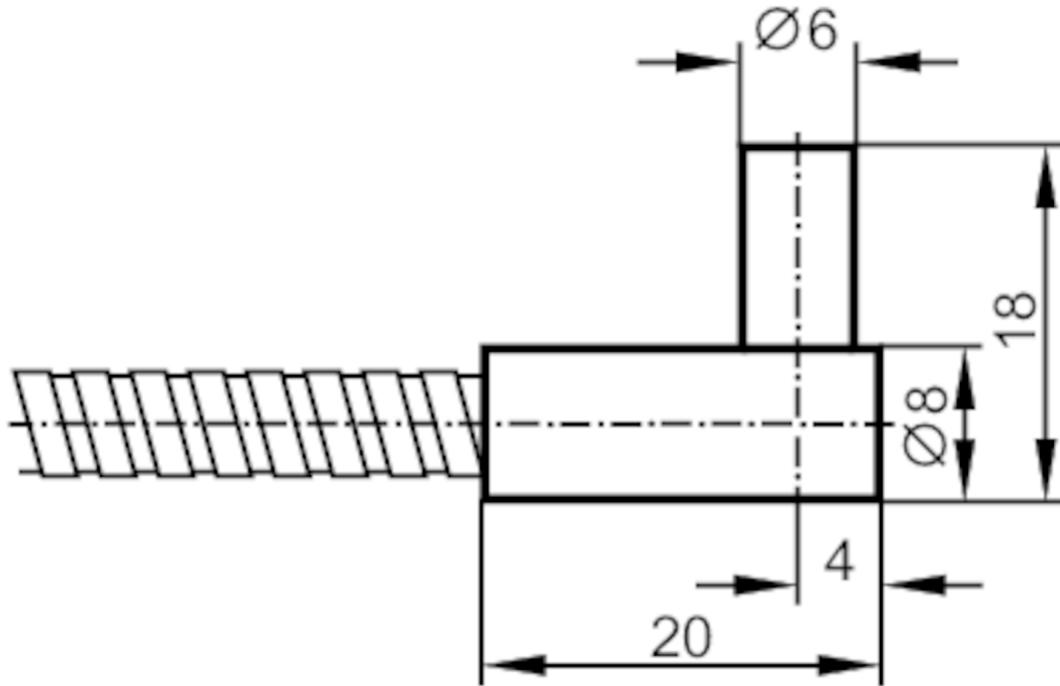

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

## Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
--	-----

## OIF

Reichweite Faseroptik [mm]	154
----------------------------	-----

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

## Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	4000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------