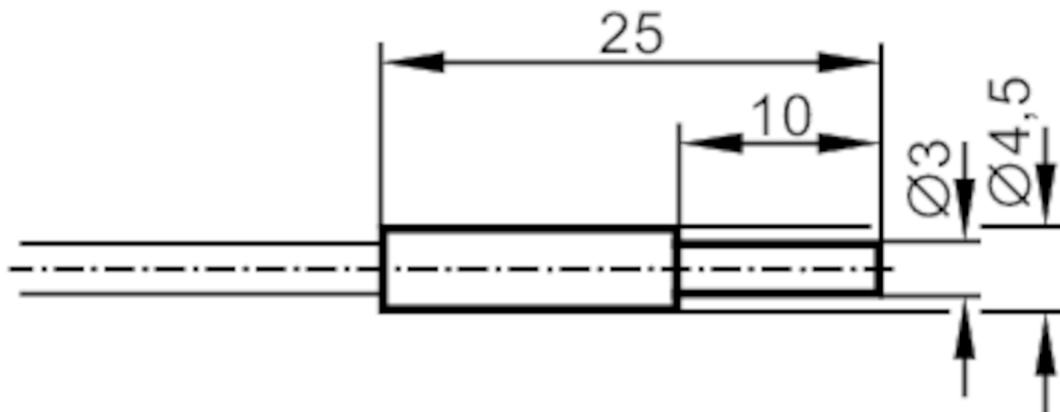


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

**Erfassungsbereich**

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

**OKF**

Tastweite Fiberoptik	[mm]	28
----------------------	------	----

**OUF**

Tastweite Fiberoptik	[mm]	28
----------------------	------	----

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
---------------------	------	---

Tastkopflänge	[mm]	25
---------------	------	----

Gesamtlänge	[mm]	2500
-------------	------	------

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Werkstoffe	Adapter: PPE
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

# E20354



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3/2,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück