




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

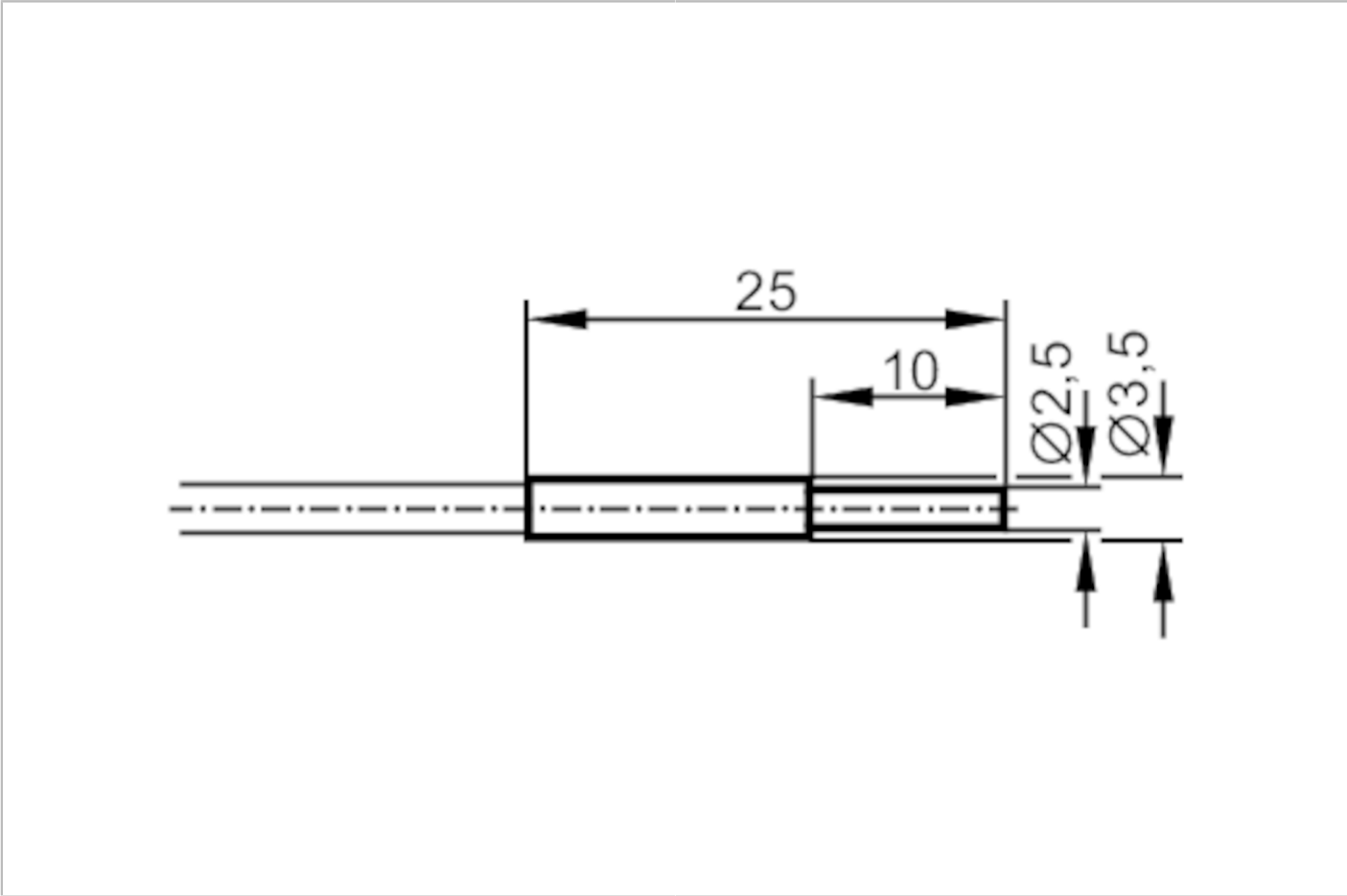

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	108
OUF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	108
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	2,5
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20358



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück