




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-V-E1/2,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

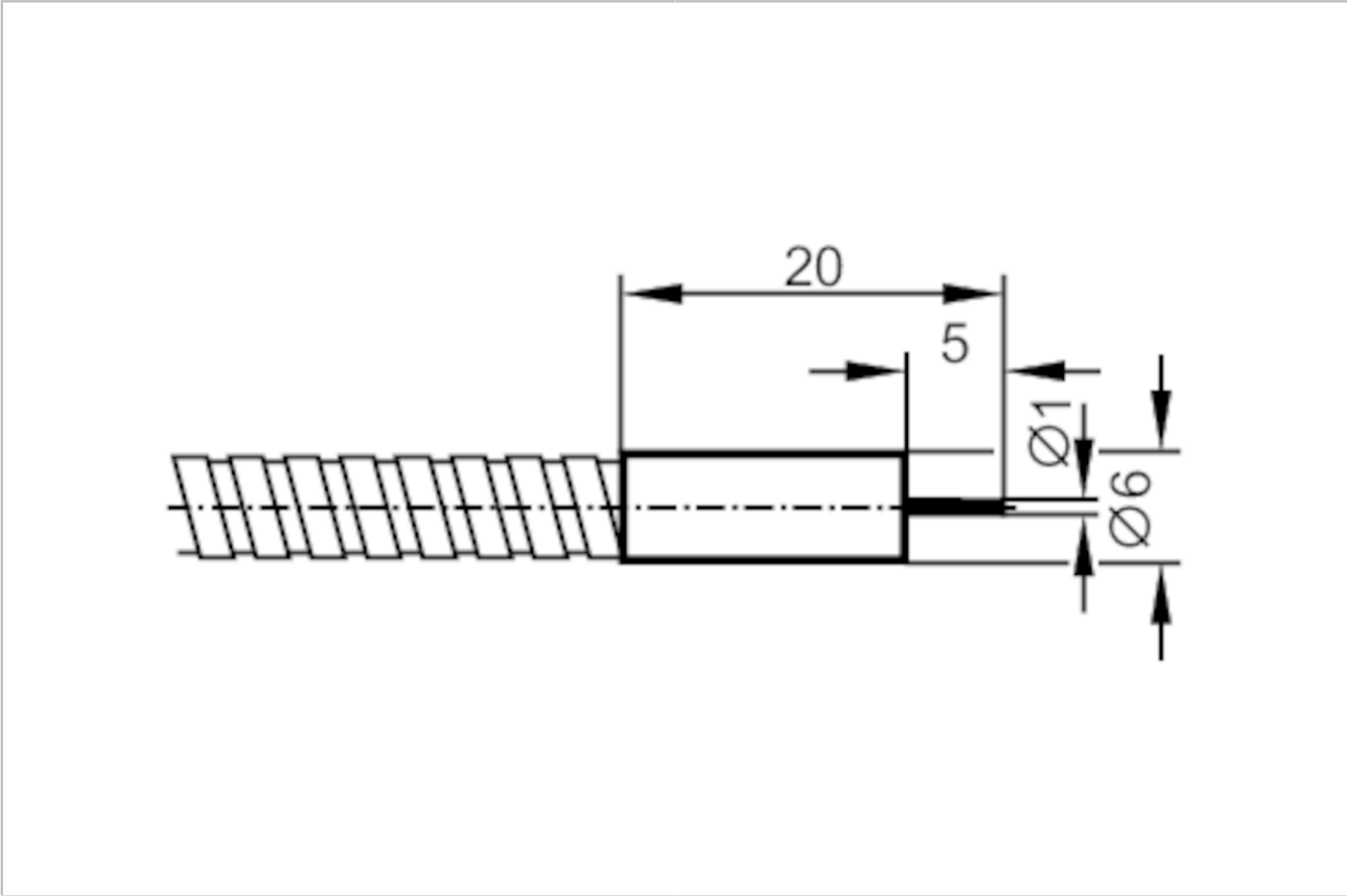

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	36
OUF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	36
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	1
Tastkopflänge [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	2500
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20372



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-V-E1/2,5m

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück