


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-P-A-M6

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

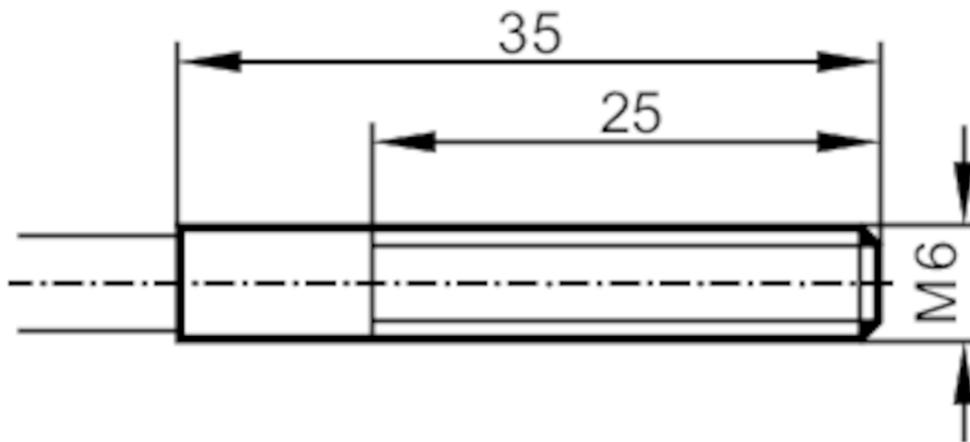

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

## Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OGF

OGF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

15

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

## Mechanische Daten

Gewicht

[g]

50,2

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Tastkopflänge

[mm]

35

Gesamtlänge

[mm]

600

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Faseranordnung

Werkstoffe

Adapter: PPE

# E20383



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-P-A-M6

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück