


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-A-A-M6

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

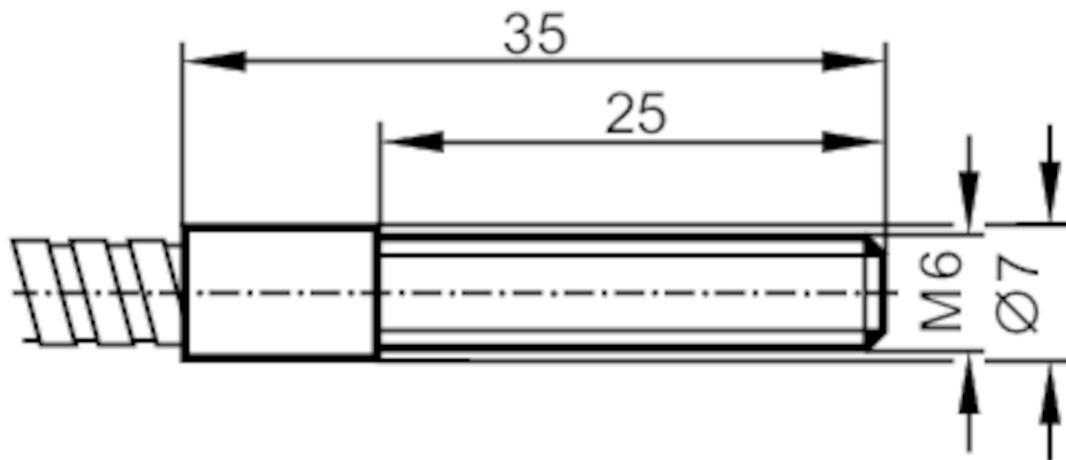

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

## Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OGF
---	-----

## OGF

Tastweite Fiberoptik [mm]	15
---------------------------	----

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

## Mechanische Daten

Gewicht [g]	0,055
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	⊙
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

# E20385



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-A-A-M6

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück