




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-18-P-A-R4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

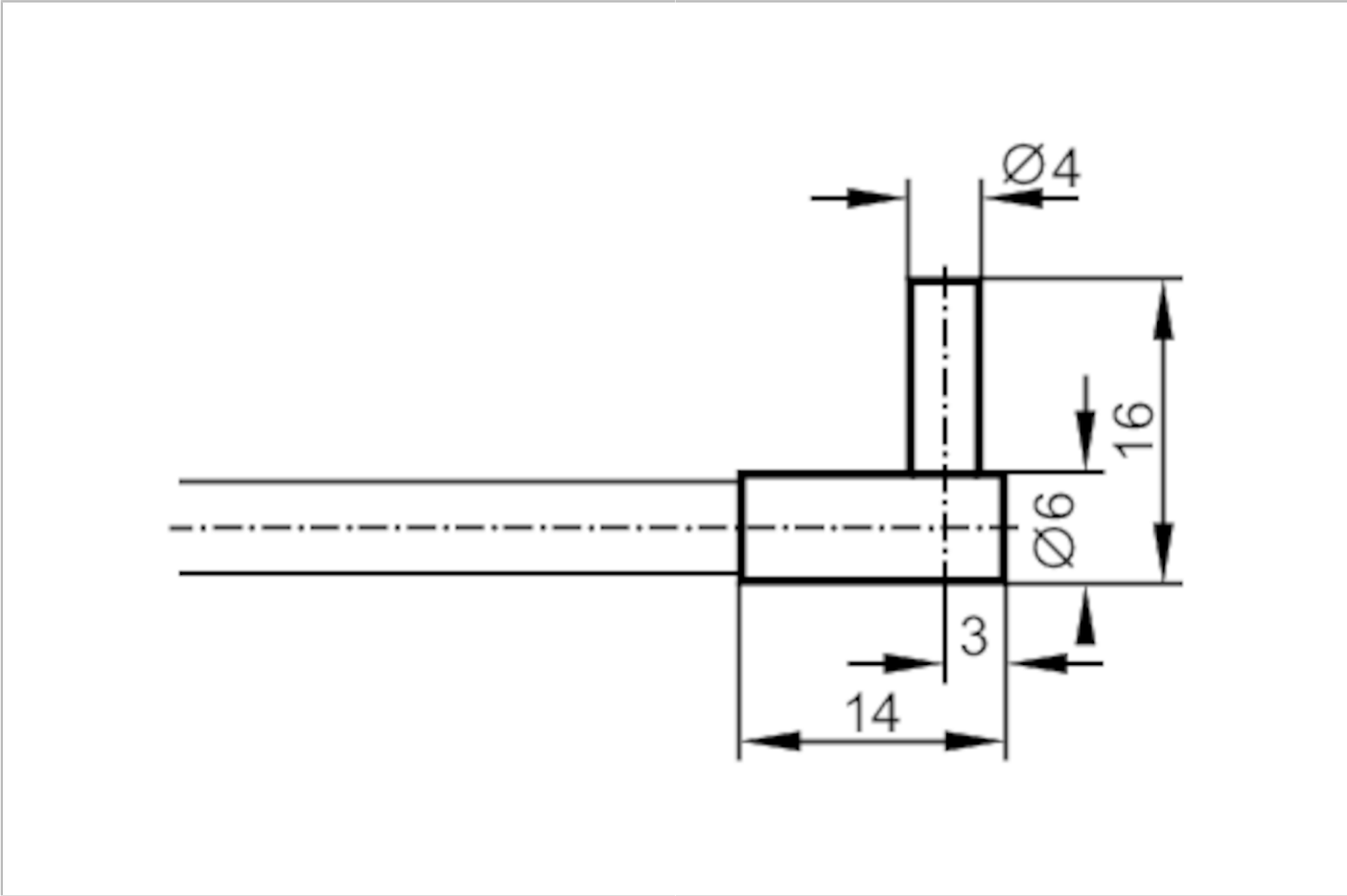

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OGF	
OGF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	80
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	63,4
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	4
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		
Werkstoffe	Adapter: PPE	
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	

E20388



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-18-P-A-R4

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück