




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-18-A-A-M4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

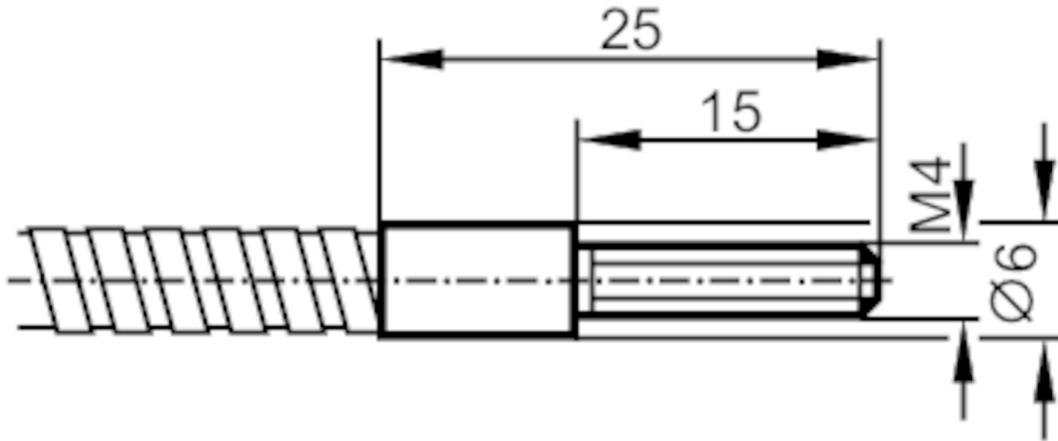

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

**Erfassungsbereich**

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ OGF

**OGF**

Reichweite Faseroptik [mm] 80

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

**Mechanische Daten**

Gewicht [g]	0,059
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

# E20389



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-18-A-A-M4

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück