




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-18-A-A-R4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

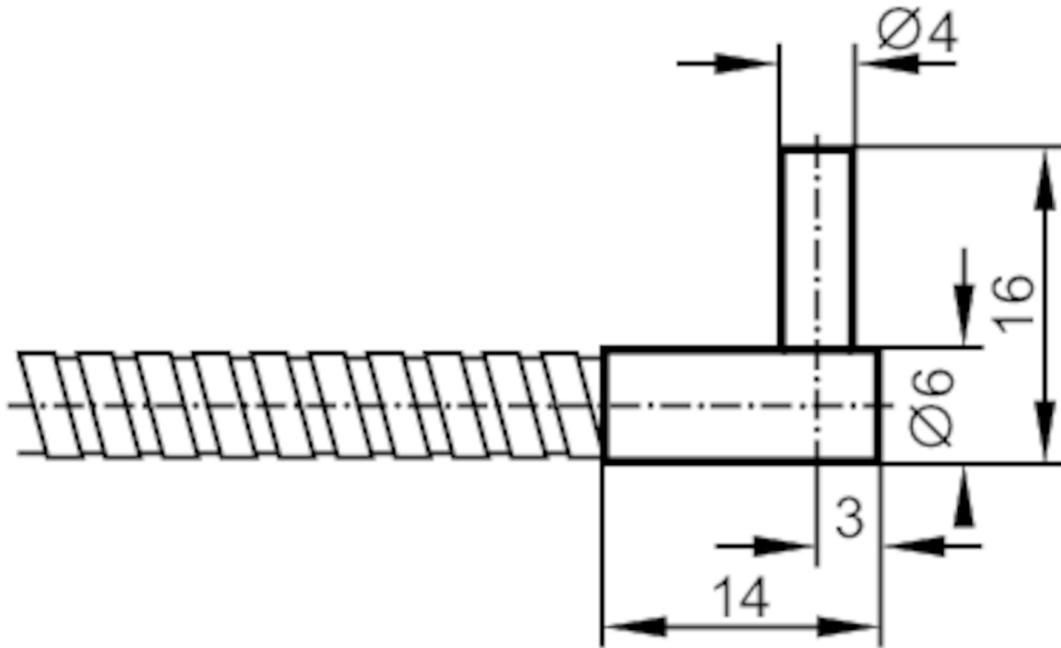

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OGF

OGF

Reichweite Fiberoptik [mm] 80

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Gewicht [g]	0,074
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	4
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20390



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-18-A-A-R4

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück