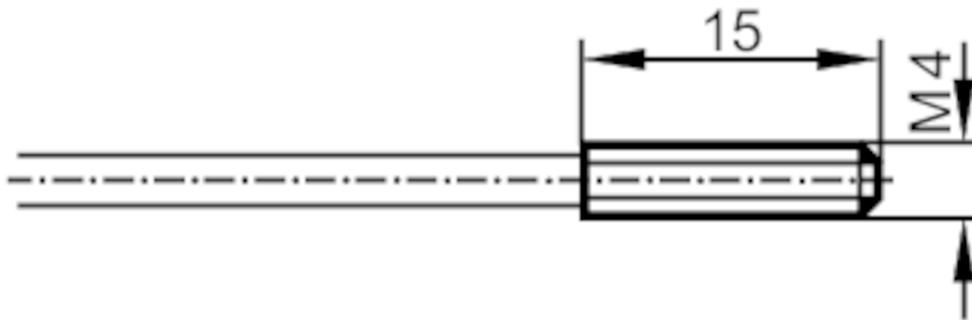


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-S-V-M4/0,4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
--------------------------------------------	----------

OKF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
-----------------------	------	-----

OUF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
-----------------------	------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfgewinde	M4
-----------------	----

Tastkopflänge	[mm]	15
---------------	------	----

Gesamtlänge	[mm]	400
-------------	------	-----

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Werkstoffe	Adapter: ABS
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

E20394



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-S-V-M4/0,4M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Silikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück