




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-M-V-M6/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

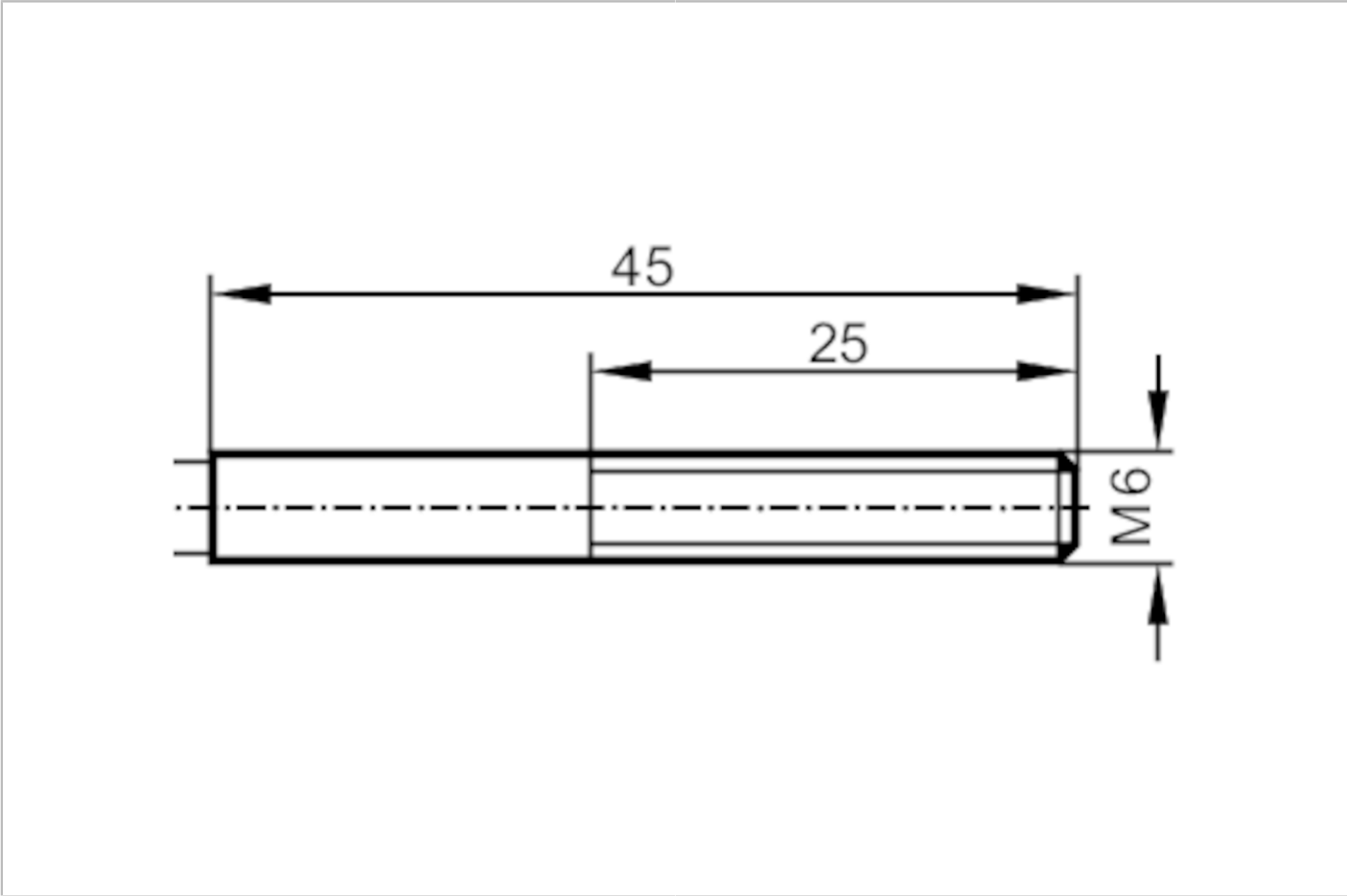

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OB5030
OB50	
Tastweite Faseroptik [mm]	26
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	45
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon

E21039



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-M-V-M6/3M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück