


E21120



Befestigungswinkel

O4 STANDARD BRACKET

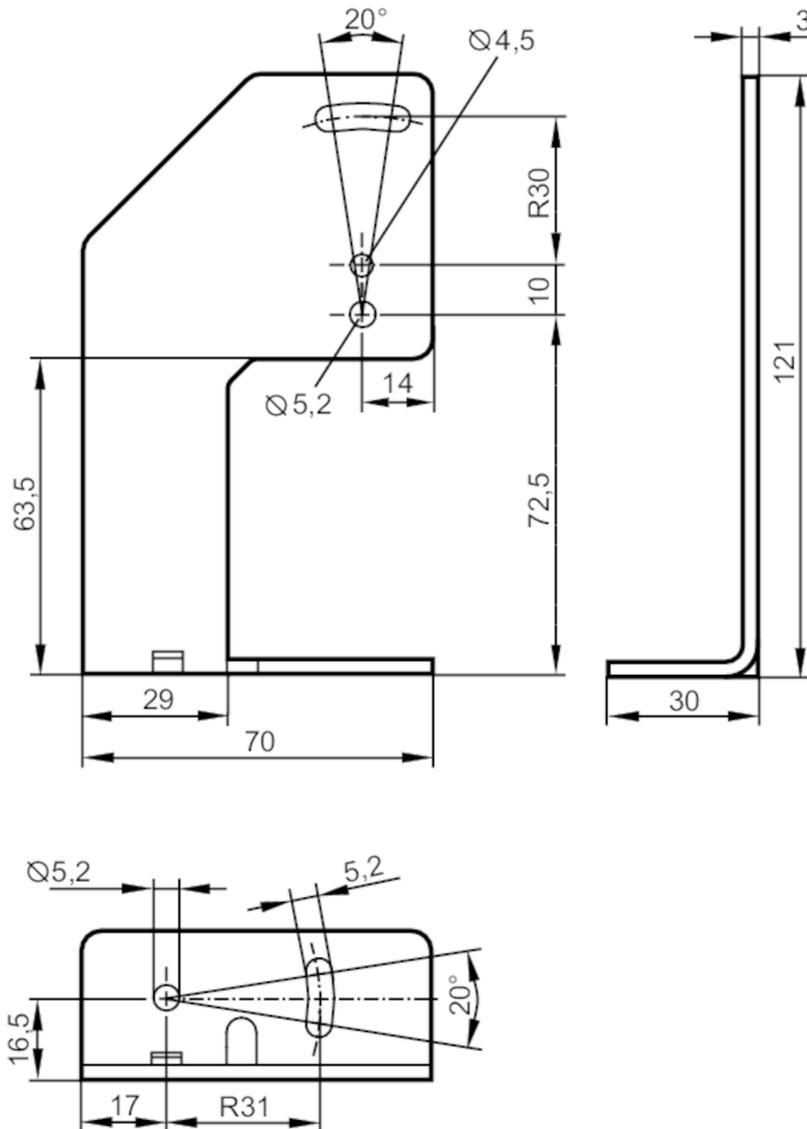

Einsatzbereich

Ausführung

für Bauform O4

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

212,5

Abmessungen

[mm]

121 x 30 x 70

Werkstoffe

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Zubehör

Lieferumfang

Zylinderschrauben: 2 x M5 x 35

Muttern: 2

Unterlegscheiben: 2

Zylinderschrauben: 2 x M4 x 45

Muttern: 2

Unterlegscheiben: 2

E21120



Befestigungswinkel

O4 STANDARD BRACKET

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück