


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

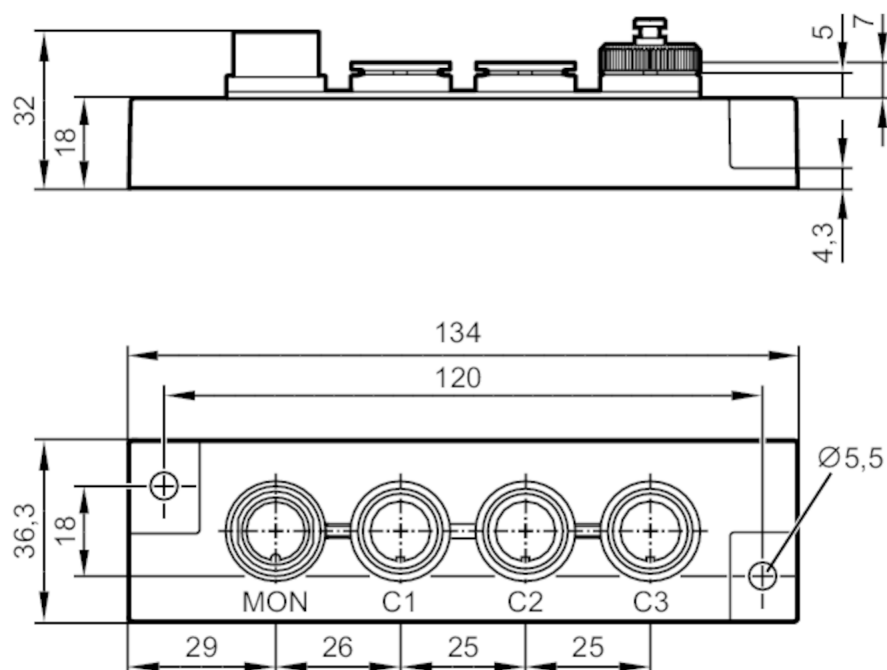

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Überspannungsschutz		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...125
Lagerfeuchte	[%]	< 75; (relative Feuchte)
Lagerdauer	[MON]	24
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	149
Werkstoffe		Gehäuse: ABS schwarz

Zubehör

Lieferumfang		Schutzkappen
--------------	--	--------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: M16; Codierung: A



C1...3

1	Koax-Leitungskern Video Signal
2	Koax-Schirm Video GND
3	U+
4	0 V

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M16; Codierung: A



MON

1	Koax-Leitungskern Video Signal
2	Koax-Schirm Video GND
3	nicht belegt
4	nicht belegt