


E30436



Verbindungskabel mit Ventilstecker

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

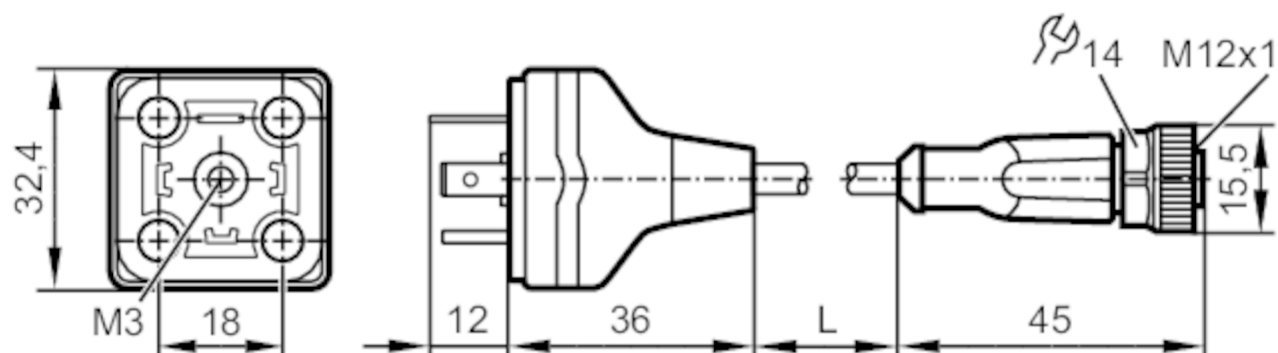

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	66,7
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Verbindungskabel mit Ventilstecker

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt;
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

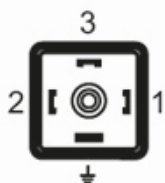

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,4 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Anschluss

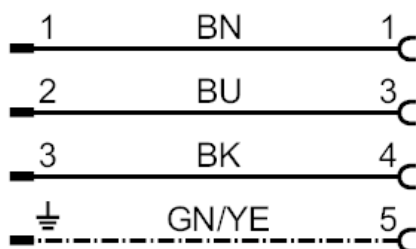

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
GN/YE = grün / gelb

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM;
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

