


Teach-Taster für Drucksensoren

TEACHT BOTTON F EPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

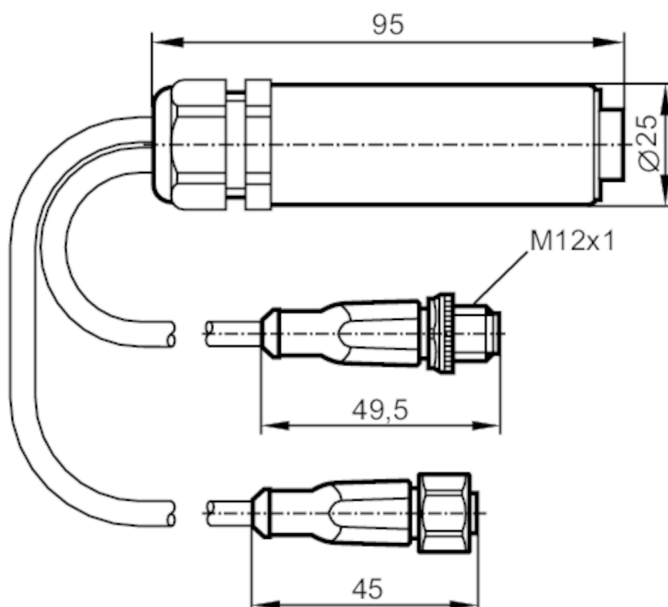

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 40
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	1.4305 (Edelstahl / 303); PA; PMMA
------------	------------------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen	n.c. = nicht belegt
Verpackungseinheit	1 Stück

E30051




Teach-Taster für Drucksensoren

TEACHT BOTTON F EPS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,9 m, PUR

Anschluss

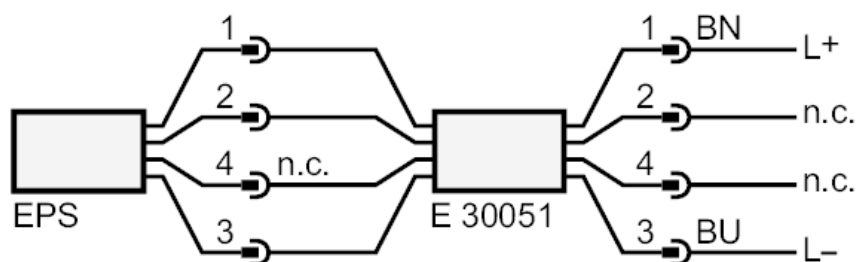

BN =

BU =

Adernfarben :

braun

blau