




Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Auslaufartikel

Alternativartikel: E33222 oder E33229

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

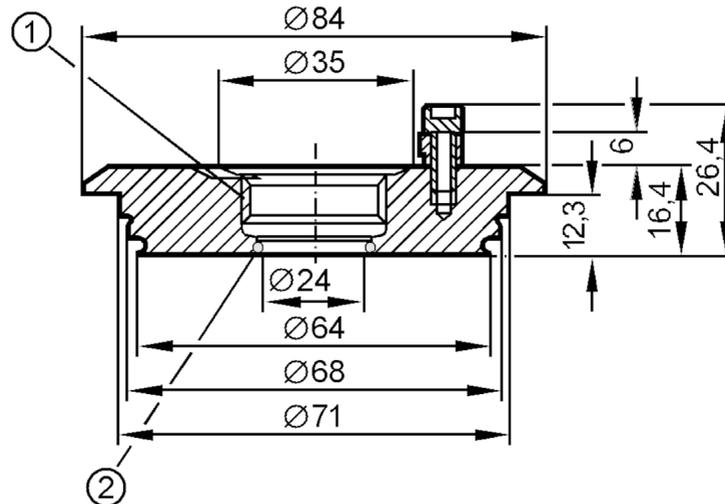

- 1 Aseptoflex-Gewinde
- 2 Dichtungen

Einsatzbereich

Montage	mit O-Ring
Druckfestigkeit [bar]	25

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	490
Montageart	mit O-Ring
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: EPDM
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4

Zubehör

Zubehör optional	O-Ringe: 5, EPDM, E30054 O-Ringe: 5, FPM (Viton), E30053
------------------	---

E30086



Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück