




Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

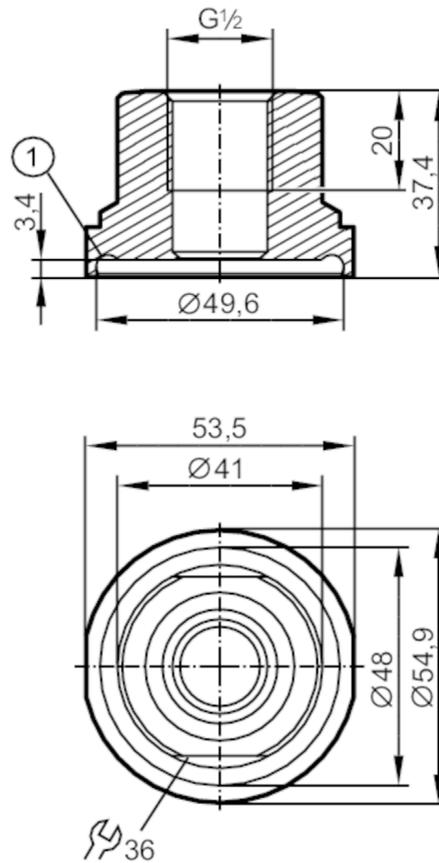

1 Nut für O-Ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested **FDA**

| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Ausführung | für Rohre DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
| Druckfestigkeit [bar] | 40 |
| Zulassungen / Prüfungen | |
| Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
| Norm | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 399 |
| Werkstoffe | 1.4435 (Edelstahl / 316L) |
| Sensorikanschluss | G 1/2 Dichtkonus |
| Prozessanschluss | Rohrverschraubung DN40 DIN 11864-1-A-BS |
| Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | 0,4 / 4 |

E33408



Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

| | |
|------------------------------|--------------|
| Hygieneklasse nach DIN 11866 | H3 |
| Zubehör | |
| Lieferumfang | O-Ring:, FKM |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |