


E33602



Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5

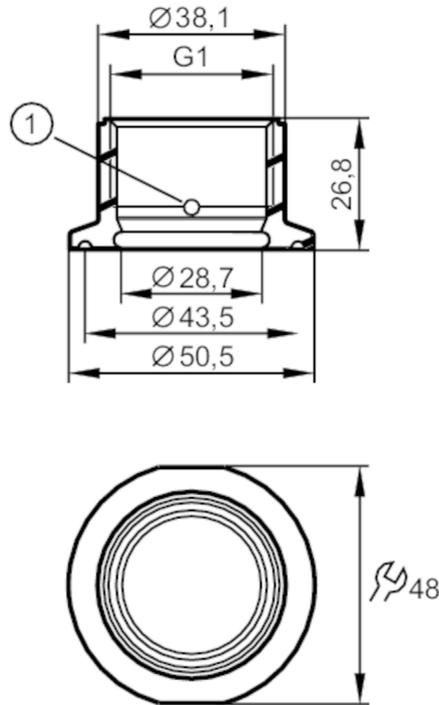

1: Leckagebohrung



EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich	
Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	100
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	156,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Dichtkonus
Prozessanschluss	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 26 x 3, EPDM, FDA-konform, E30438 O-Ring: 26 x 3, FKM, FDA-konform, E30437
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück