


# E33731



## Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"

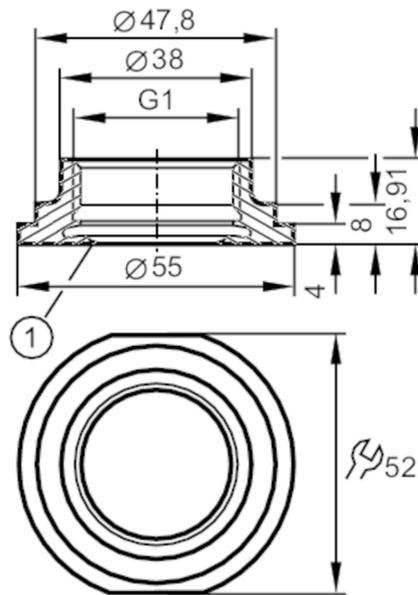

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM FDA

### Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 40

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 139,5

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4

Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario

Prozessanschluss SMS-Rohrverschraubung DN40 (1,5")

Abdichtung Metall auf Metall

Hygieneklasse nach DIN 11866 H4

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück