




Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Auslaufartikel

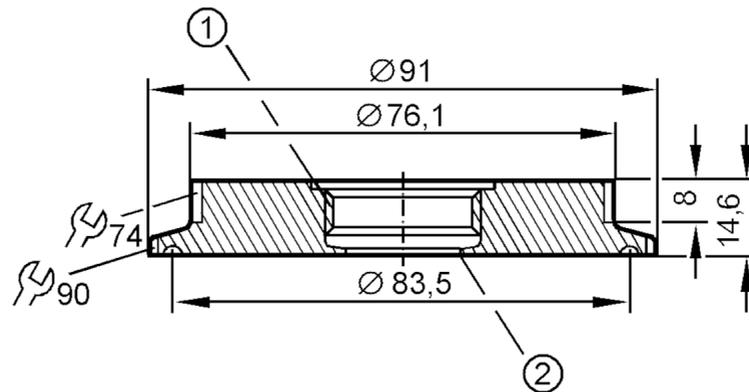

- 1 Aseptoflex-Gewinde
- 2 Aseptoflex-Dichtkante

EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 10

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	554,4
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück