


Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

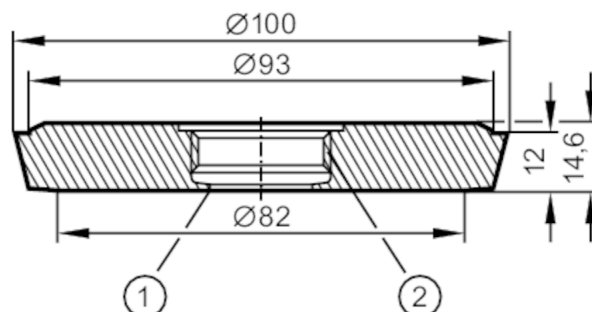

- 1 Aseptoflex-Gewinde
2 Aseptoflex-Dichtkante

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 25

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Milchrohrverschraubung DN80 DIN 11851
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------