



Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E33302

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

Der Alternativartikel erfordert den Einsatz eines neuen Sensors mit Aseptoflex Vario-Außengewinde

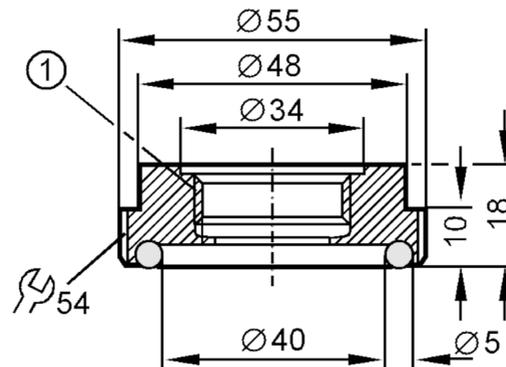

1 Aseptoflex-Gewinde

EC 1935/2004 

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit	[bar] 25
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 224,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: EPDM
Sensoranschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Rohrverschraubung DN40 DIN 11864-1-A-BS
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

E33102



Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------