


# E33103



## Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

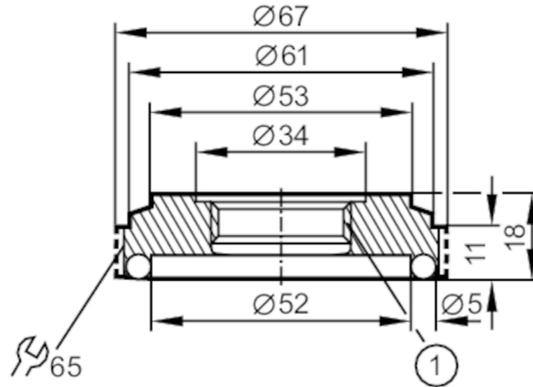

1 Aseptoflex-Gewinde

EC 1935/2004 

### Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 25

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	328,4
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Rohrverschraubung DN50 DIN 11864-1-A-BS
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück