


# E33349



## Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI RD52

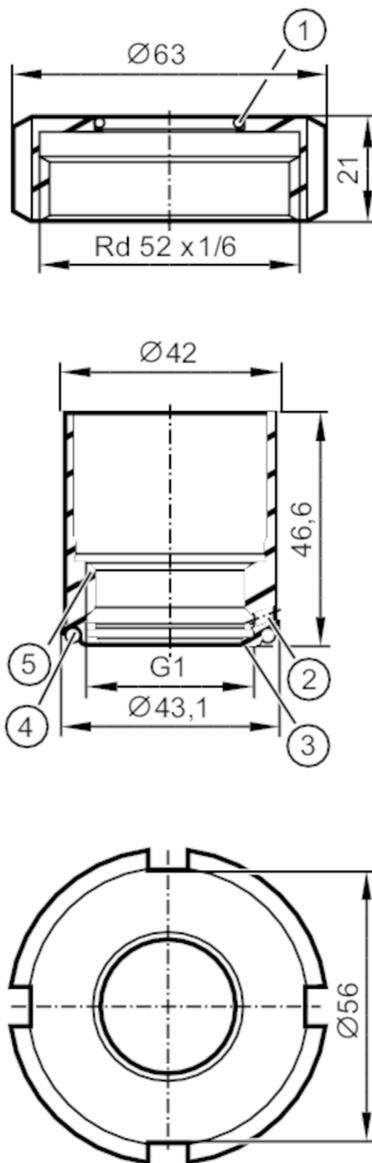

- 1 O-Ring 30x2 FKM
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche für O-Ring 24x2
- 4 O-Ring 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



### Einsatzbereich

Ausführung

Zubehör für, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Druckfestigkeit

[bar]

16

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie

Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

# E33349



## Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI RD52

Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewicht [g]	390,1
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Universal-Prozessadapter Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	O-Ring: 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054 O-Ring: 30 x 2, FKM O-Ring: 36 x 3, EPDM, FDA-konform
Zubehör optional	O-Ring: 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123 Dichtungsring, PEEK, FDA-konform, E30124
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück