


E35010



Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL D10/G1/2/L=100

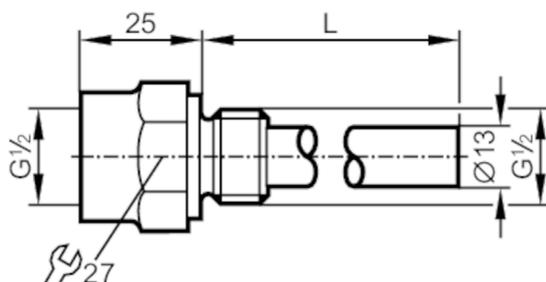

Einsatzbereich

Ausführung	für Temperatursensoren EL = 100 mm
Druckfestigkeit [bar]	16

Mess-/Einstellbereich

Stablänge L [mm]	82
------------------	----

Mechanische Daten

Gewicht [g]	128,8
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Ø 10 mm
Prozessanschluss	G 1/2

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------