


Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified

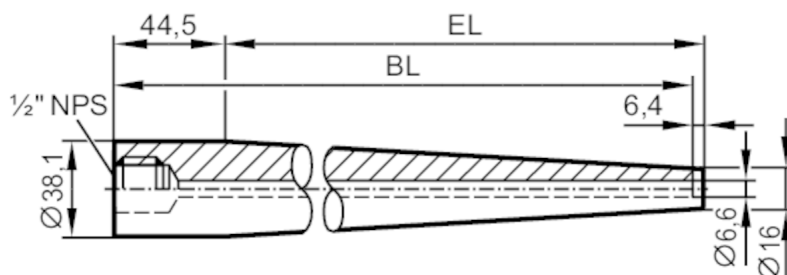

Einsatzbereich

Ausführung für Temperatursensoren EL = 350 mm

Druckfestigkeit [bar] 400

Genauigkeit / Abweichungen

Max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 13

Mechanische Daten

Gewicht [g] 1577,5

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Sensorikanschluss 1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT

Prozessanschluss Einschweißadapter Ø 38,1 mm

Einbaulänge EL [mm] 267

Bohrungslänge BL [mm] 304,8

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück