


E40114



Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT /SI/9/ /G1/2/

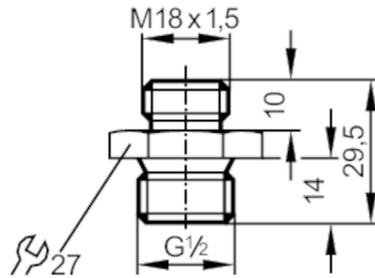

Einsatzbereich	
Applikation	für den industriellen Einsatz
Medien	Flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit [bar]	30
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	32,5
Abmessungen [mm]	M18 x 1,5
Gewindebezeichnung	M18 x 1,5
Werkstoffe	3.7035 (Titan)
Sensorikanschluss	M18 x 1,5
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/2
Eintauchtiefe [mm]	21; (Messfühler SID, SFD, TN)
Zubehör	
Lieferumfang	Dichtungen: 1, PTFE
Bemerkungen	
Bemerkungen	Bei Anwendungen >30 bar und ≤300 bar nur mit U-Seal-Dichtung verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück