


Teach-Taster für Strömungssensoren

SC TEACH BUTTON OR

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

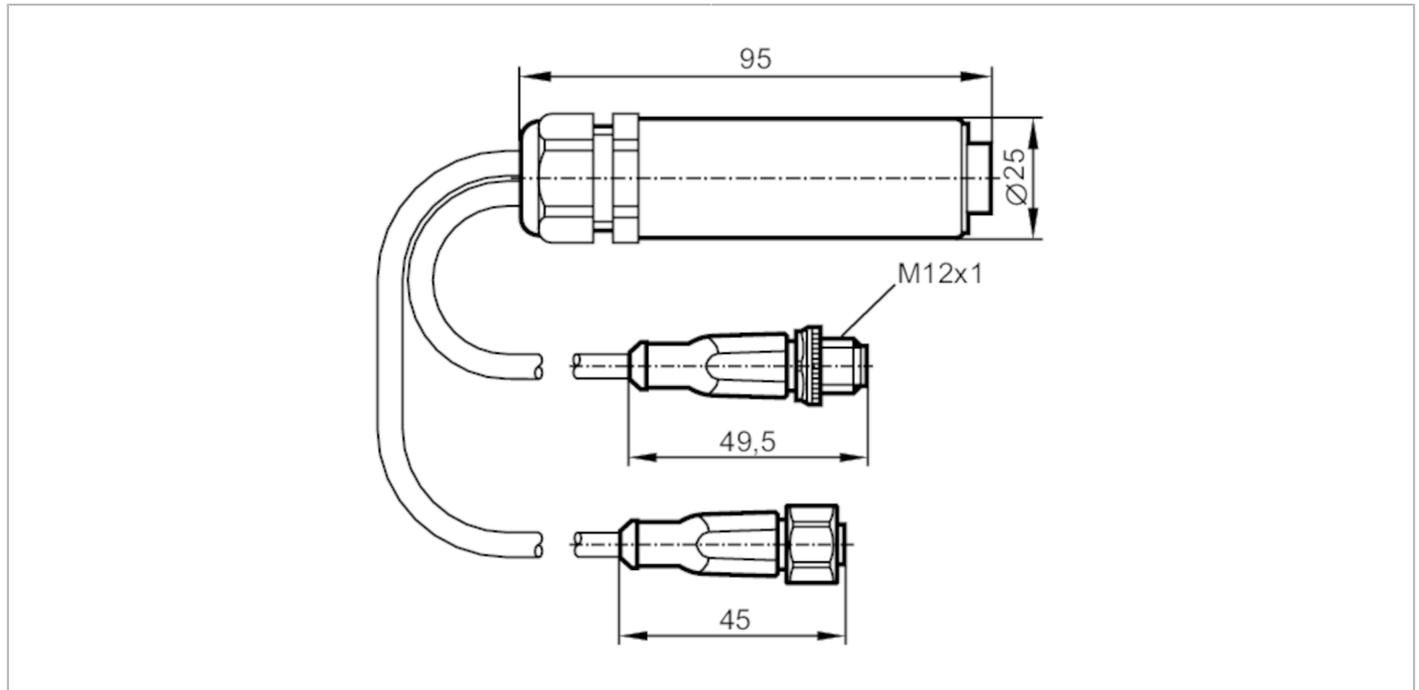

CE

Einsatzbereich	
Ausführung	für Strömungssensoren SC mit Relaisausgang als Schließer
Elektrische Daten	
Frequenz AC	[Hz] 47...63
Betriebsspannungstoleranz	[%] 15
Betriebsspannung	[V] < 24 AC/DC; (nach SELV/PELV)
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP 40
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 225,5
Werkstoffe	1.4305 (Edelstahl / 303); PA; PMMA
Bemerkungen	
Hinweise	Auslaufartikel
Verpackungseinheit	1 Stück

E40212




Teach-Taster für Strömungssensoren

SC TEACH BUTTON OR

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,9 m, PUR

Anschluss

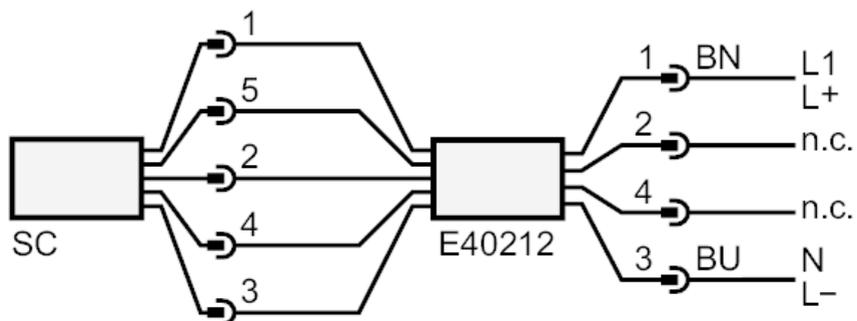

BN = Adernfarben :
braun
BU = blau