


E43900



Einbauadapter für kapazitive Sensoren

MOUNTING ADAPTER G3/4",POM

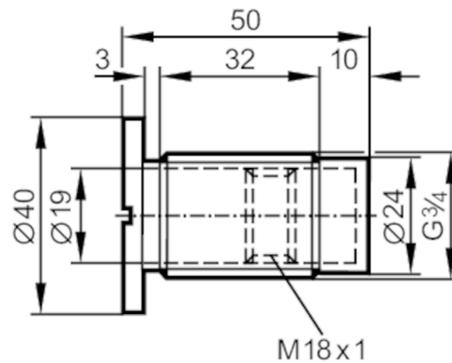

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	22
Abmessungen [mm]	G 3/4 / L = 50
Gewindebezeichnung	G 3/4
Werkstoffe	Adapter: POM
Anzugsdrehmoment [Nm]	5
Sensoranschluss	Gewindeanschluss M18 x 1 Innengewinde
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück