


Flanschplatte für Füllstandsensoren

FLANGE PLATE 73-90 D16

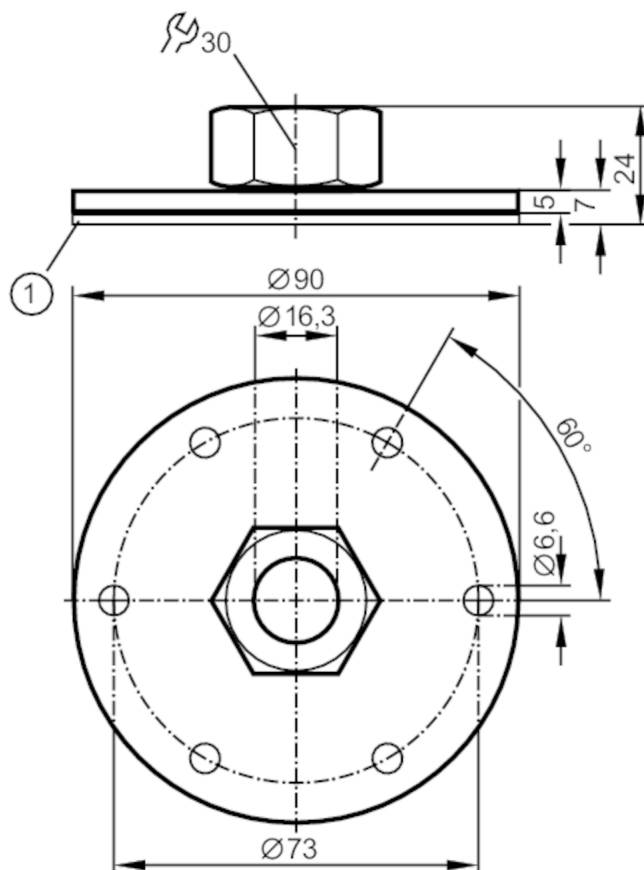

1 Dichtungen

Einsatzbereich

Ausführung	für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL
Montage	nach DIN 24557
Druckfestigkeit [bar]	0,5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...80
---------------------	------	--------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	183
Montageart		nach DIN 24557
Werkstoffe		Aluminium eloxiert; Überwurfmutter: Edelstahl; Distanzhülse: Messing; Klemmring: FKM; Dichtung: NBR
Anzugsdrehmoment	[Nm]	6...9
Sensorikanschluss		Klemmadaption Ø 16 mm
Prozessanschluss		Flansch

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------