




## Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE G3/4 L800

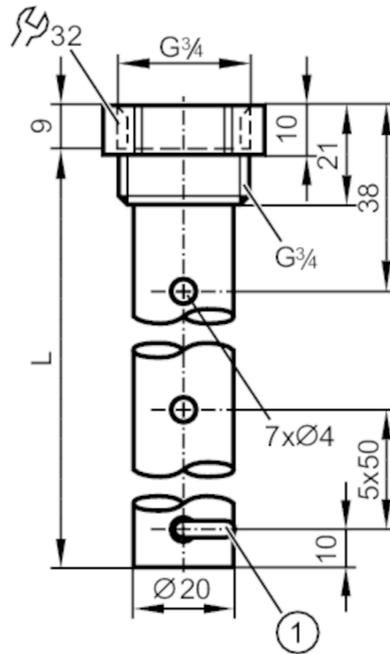

1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

### Einsatzbereich

Ausführung	für Füllstandsensoren LR	
Mediumtemperatur	[°C]	-40...200
Druckfestigkeit	[bar]	16
Vakuumfestigkeit	[mbar]	-1000

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	475
Werkstoffe	Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301); Zentrierstück: PPS faserverstärkt	
Sensorikanschluss	Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde	
Länge L	[mm]	800

### Zubehör

Lieferumfang	Dichtung: 1	
Zubehör optional	Zentrierstück für Koaxialrohre: 1, E43222	

### Bemerkungen

Bemerkungen	Bei Einsatz unter DNV-GL-Bedingungen ist die Montage von einem zusätzlichen Zentrierstück erforderlich	
Verpackungseinheit	1 Stück	