


# E43358



## Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO

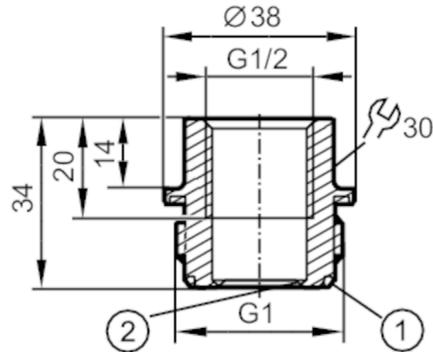

- 1 Dichtung Aseptoflex Vario-Adapter  
2 Dichtkante Sensor

EC 1935/2004 

### Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 50

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 220,5

Werkstoffe 1.4435 (Edelstahl / 316L)

Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus

Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario

Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück