




Konfektionierbarer Stecker

SSTGR120ALLFKZE

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

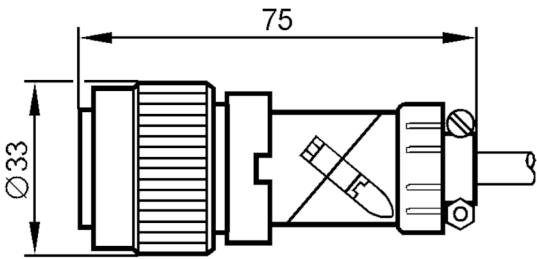

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 40

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	33 x 33 x 75
Werkstoffe		Messing kunststoffummantelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, kunststoffummantelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, kunststoffummantelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x Bajonett, gerade; Griffkörper: Messing, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt

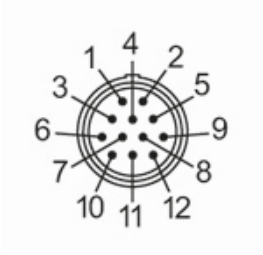

E60049



Konfektionierbarer Stecker

SSTGR120ALLFKZE

Anschluss

