




Konfektionierbarer Stecker

SSTGK120MKRFKSG

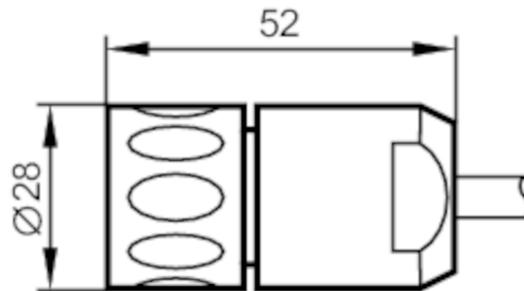

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 4,5...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...125

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 44,8

Abmessungen [mm] 28 x 28 x 52

Werkstoffe Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz

Werkstoff Griffkörper Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt

Werkstoff Überwurfmutter Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück


Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: PA 6.6, kunststoffummantelt

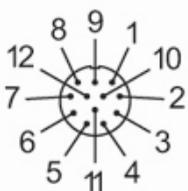

E60123



Konfektionierbarer Stecker

SSTGK120MKRFKSG

Anschluss

