


E60124



Konfektionierbare Buchse

SDOGK120--LFKSG

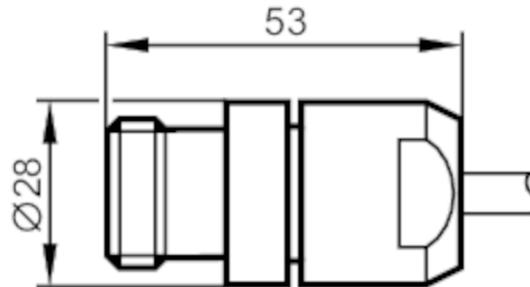

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 4,5...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...125

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 45

Abmessungen [mm] 28 x 28 x 53

Werkstoffe Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz

Werkstoff Griffkörper Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt

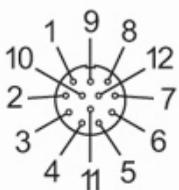

E60124



Konfektionierbare Buchse

SDOGK120--LFKSG

Anschluss

