




AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

 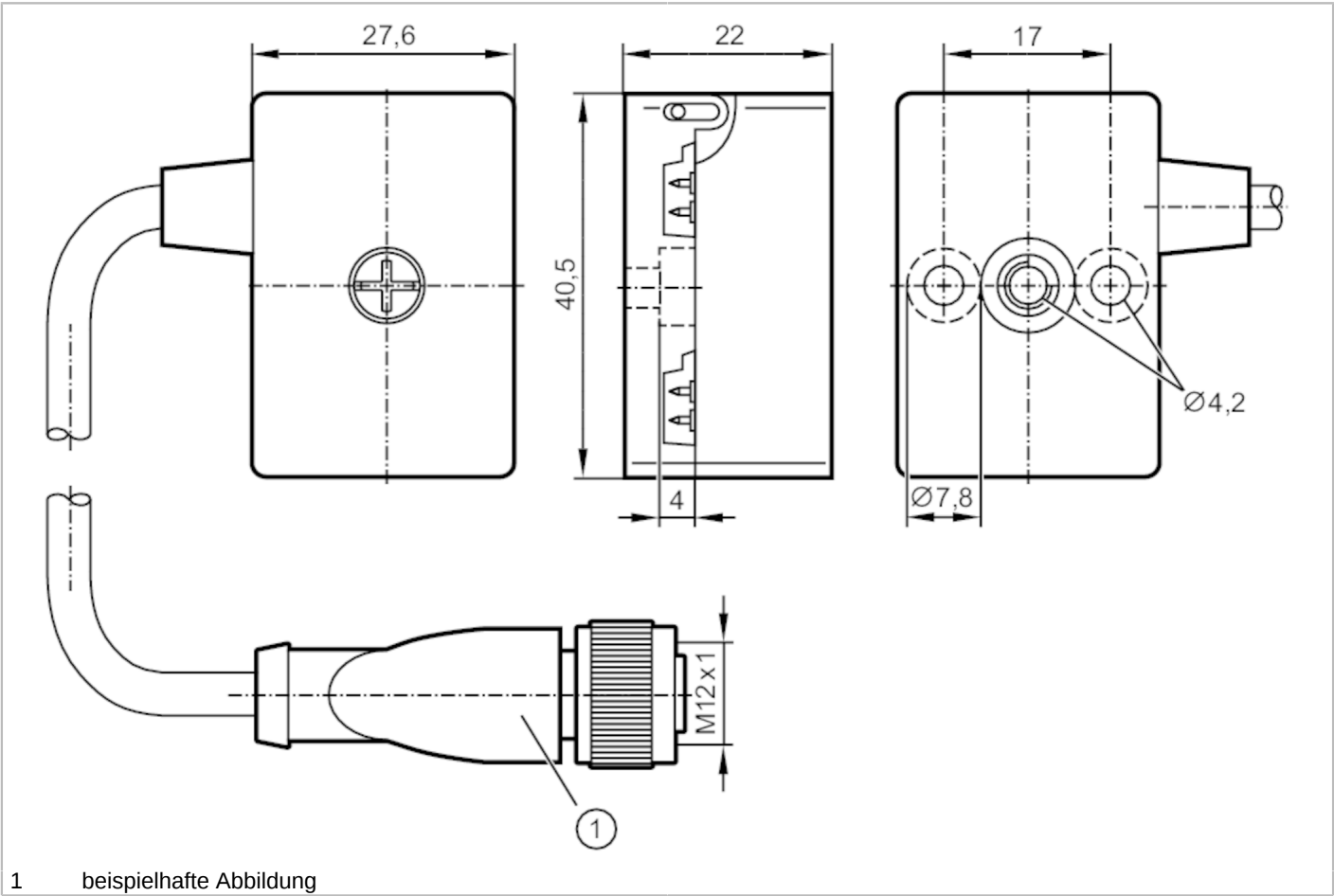


Einsatzbereich	
Applikation	Verteilen der AS-i Spannung und der externen 24 V-Versorgung auf M12-Buchse
Elektrische Daten	
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i; (24V)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	89
Werkstoffe	Gehäuse: PBT / PC
Anzugsdrehmoment [Nm]	1,65
Zubehör	
Zubehör optional	Flachkabelendstück:, E70413
	Schrumpfschlauch:, E70113



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Bemerkungen	
Bemerkungen	Das Flachkabel darf nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²	
Steckverbindung: M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Anzugsdrehmoment: ...1,65 Nm	
	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +