


E70587



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

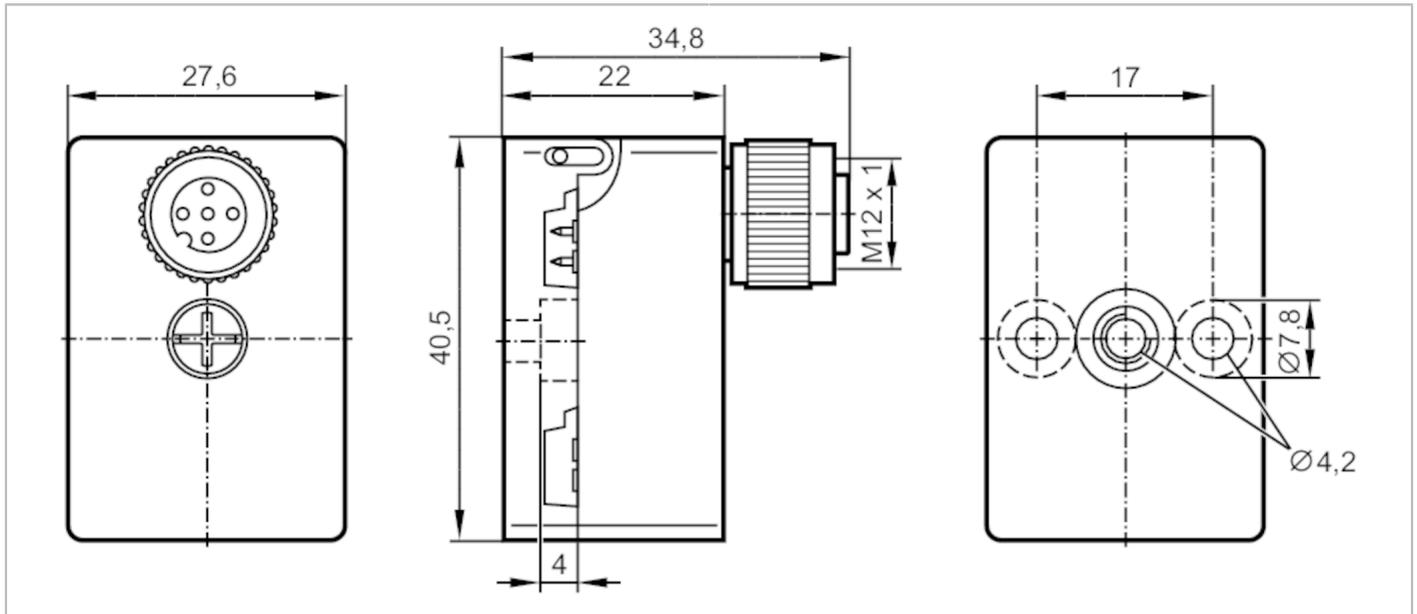

Elektrische Daten

Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]		4

Ausgänge

Elektrische Ausführung		AS-i
------------------------	--	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]		-25...75
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]		60,5
Werkstoffe	Gehäuse: PBT / PC; Schraube: 1.4305 (Edelstahl / 303)	
Anzugsdrehmoment [Nm]		< 1,65

Zubehör

Zubehör optional	Flachkabelendstück:, E70413	
	Schrumpfschlauch:, E70113	

Bemerkungen

Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.	
Verpackungseinheit		1 Stück

E70587




AS-Interface Flachkabelabgriff


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR

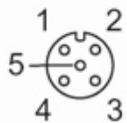

Anschluss

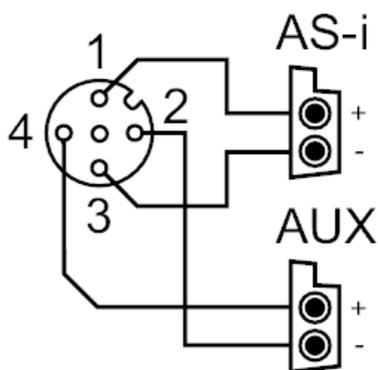

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +