




## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH030MSS0020B03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

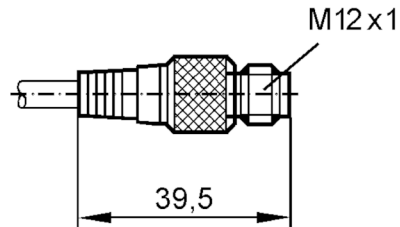

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




# E70004



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH030MSS0020B03

### Anschluss

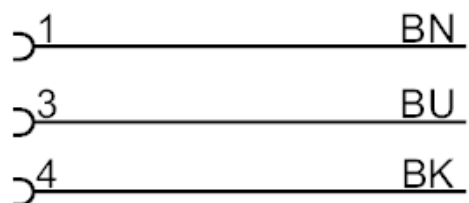

Adernfarben :

BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau