


E70005



Verbindungskabel

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

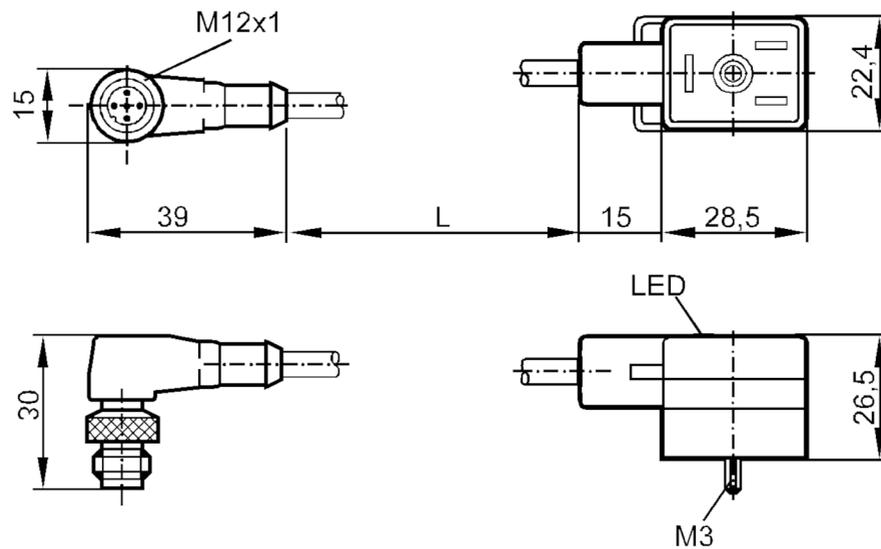

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 30 x 39

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Zubehör

 
Lieferumfang Schraube
Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



E70005




Verbindungskabel

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Anschluss

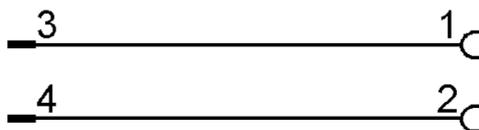

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

