




## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0005H04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC077

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

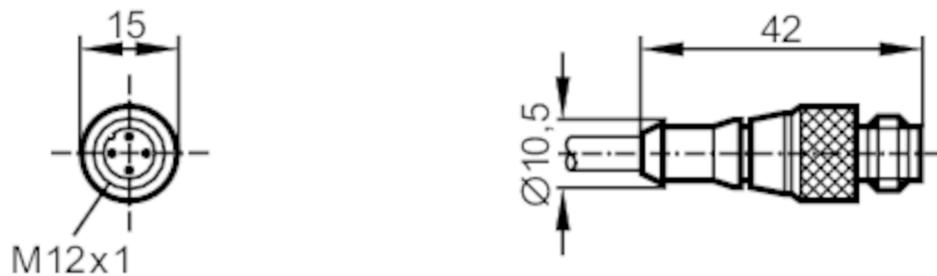

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A] 4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E70033



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0005H04

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß