




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11416

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

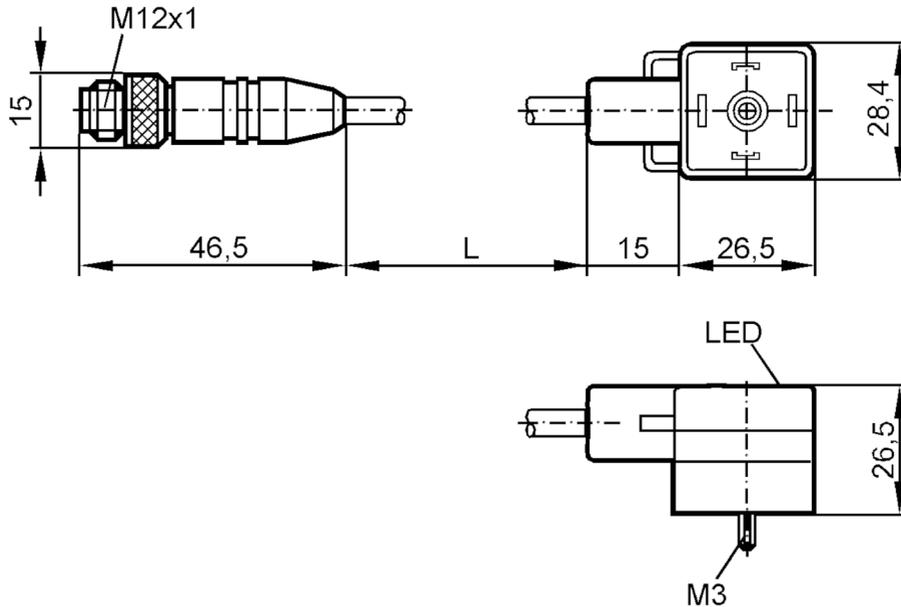

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 46,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
---------	---------	---------------

Zubehör

Lieferumfang		Schraube Beschriftungsfeld
--------------	--	-------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E70076



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Anschluss

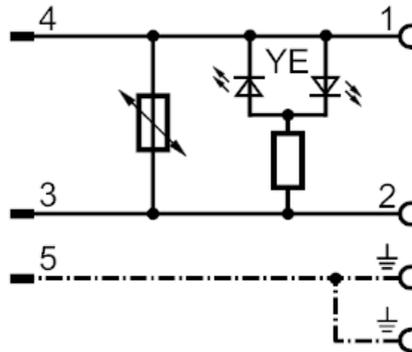

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

