


## Konfektionierbare Buchse

SDOGL070PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E70142

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

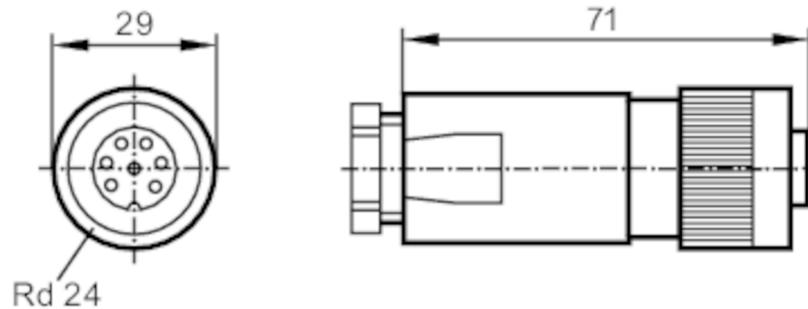

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...100
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	29 x 29 x 71
Werkstoffe		PBT
Werkstoff Griffkörper		PBT
Werkstoff Überwurfmutter		PBT

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E70100



## Konfektionierbare Buchse

 
SDOGL070PLSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 10...12 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Rd24, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PBT



### Anschluss

