




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MS-0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

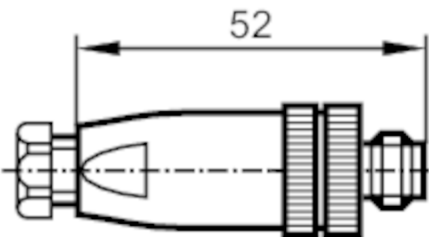

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 52
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



E70121



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MS-0005A03

Anschluss

