




Verbindungskabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

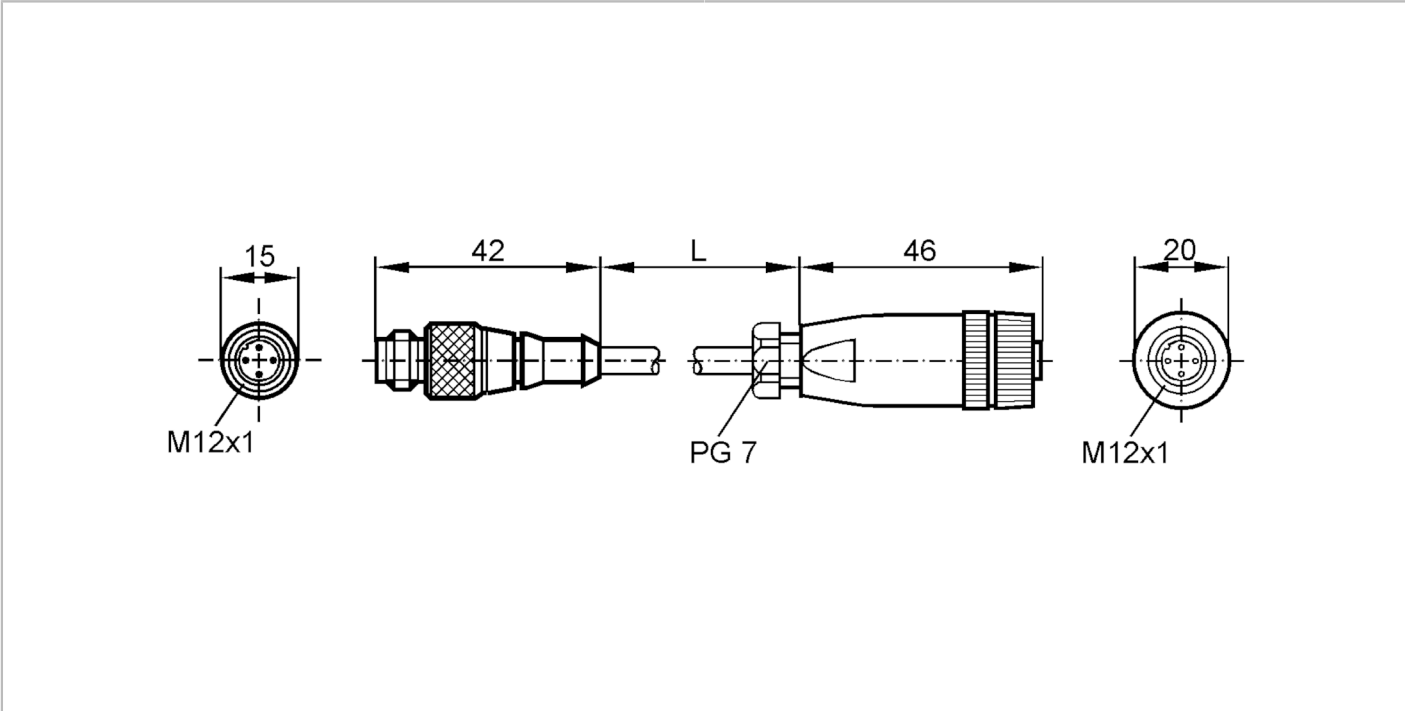

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
Werkstoffe		TPU; PBT
Werkstoff Griffkörper		TPU / PBT
Werkstoff Überwurfmutter		PBT / PA
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker		

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PBT; Arretierung: PBT




Verbindungskabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Anschluss

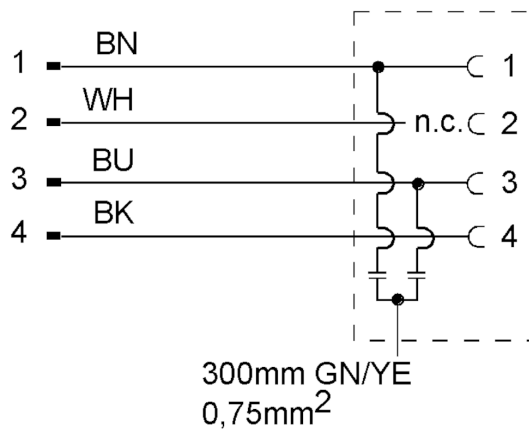

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PBT; Arretierung: PA

