


E70125



Verbindungskabel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

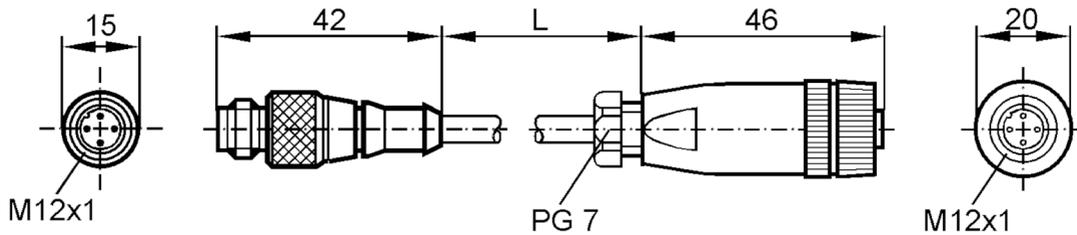

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42

Werkstoffe TPU; PBT

Werkstoff Griffkörper TPU / PBT

Werkstoff Überwurfmutter PBT / PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PBT; Arretierung: PBT



E70125




Verbindungskabel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Anschluss

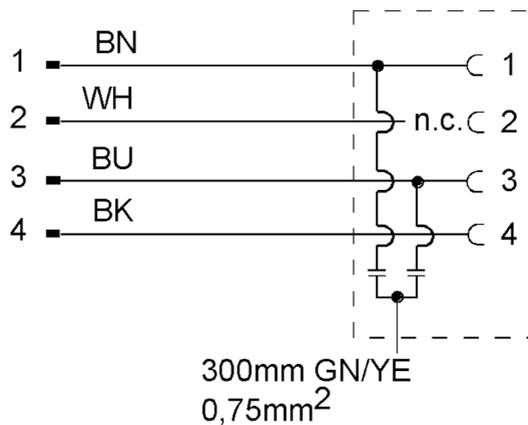

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PBT; Arretierung: PA

