


E70129



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VDAA0401--S0002A03STAHO30MSS

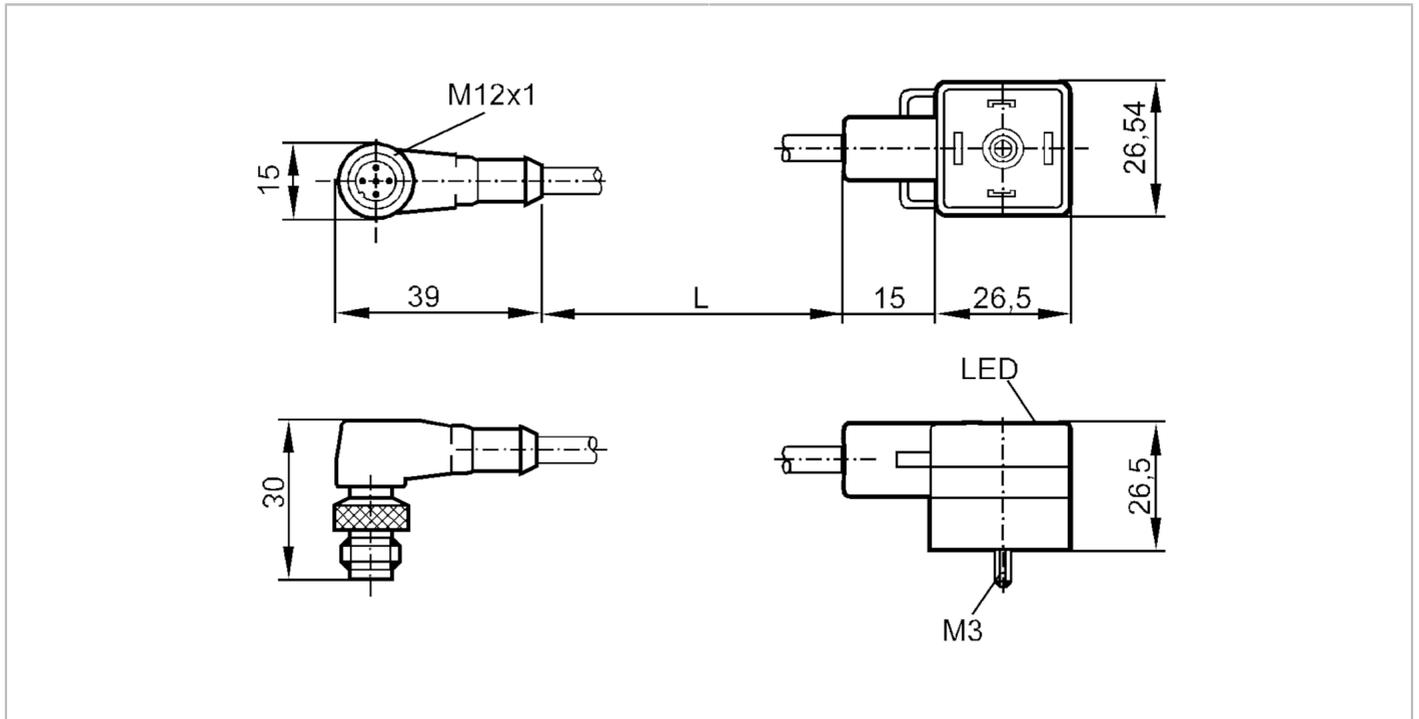

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	138,5
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Elektrischer Anschluss - Buchse

 
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, \varnothing 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x \varnothing 0,2 mm)

Anschluss

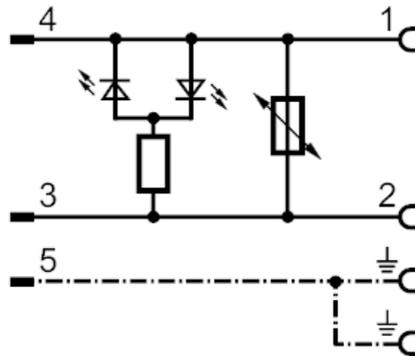

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

