

# E70133




## Konfektionierbare Buchse

SDOKL070PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E70142

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

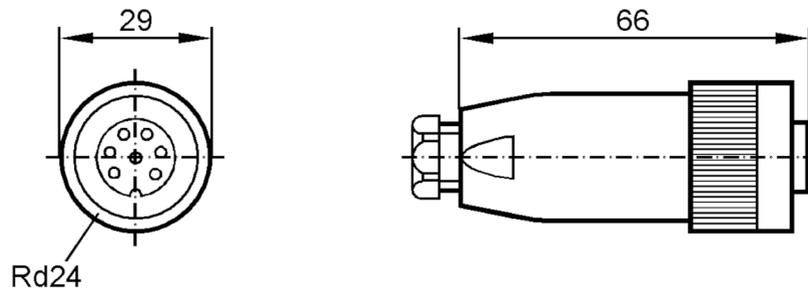

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...100

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 29 x 29 x 66

Werkstoffe PBT

Werkstoff Griffkörper PBT

Werkstoff Überwurfmutter PBT

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E70133



## Konfektionierbare Buchse

 
SDOKL070PLSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...9,5 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Rd24, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PBT



### Anschluss

