

E70134




Konfektionierbare Buchse

SDOKL070PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E70142

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

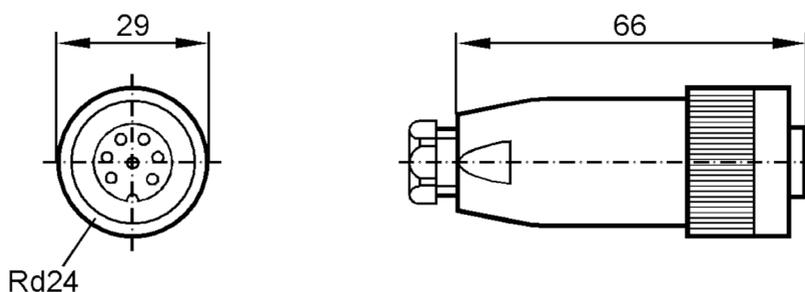

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...100

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]

29 x 29 x 66

Werkstoffe

PBT

Werkstoff Griffkörper

PBT

Werkstoff Überwurfmutter

PBT

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E70134



Konfektionierbare Buchse

 
SDOKL070PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...9,5 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Rd24, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PBT; Kontakte: vergoldet



Anschluss

