


E70149



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

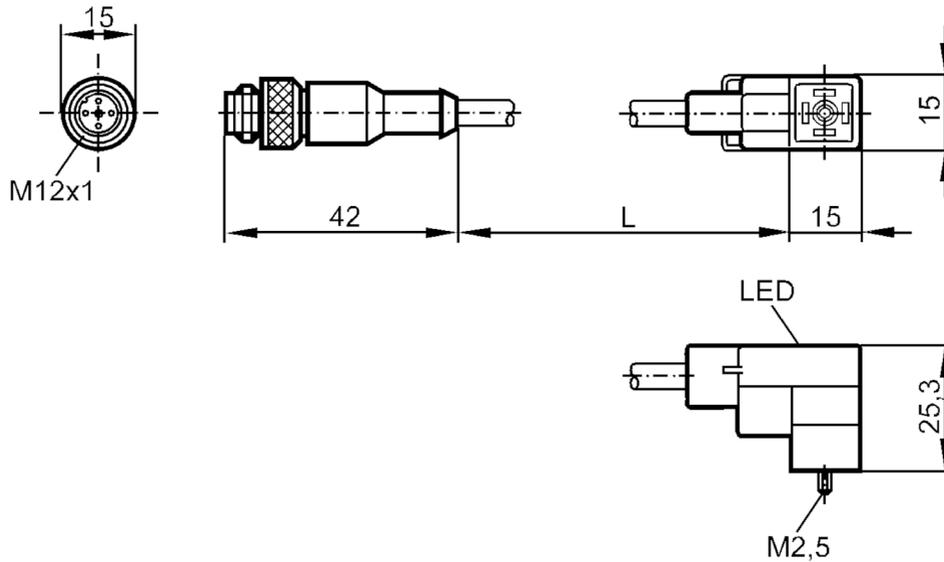

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
---------	---------	---------------

Zubehör

Lieferumfang		Schraube Beschriftungsfeld
--------------	--	-------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E70149



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anschluss

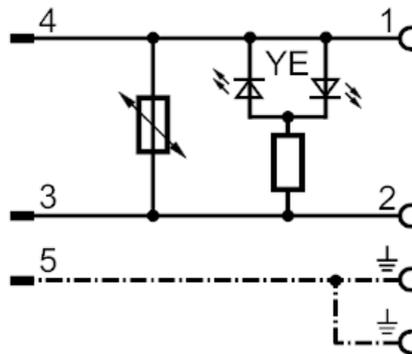

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

